

GP15500EFI

SÉRIE GP
Commercial/Résidentiel
Génératrices portables

1 de 2

Modèle 7705-0 CUP : 696471083705
(EPA/49 États)


Caractéristiques

- **Technologie COsense®** - S'ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Protection puissante contre le monoxyde de carbone dangereux.
- **Le moteur Generac 816cc EFI** fournit la bonne quantité de puissance pour obtenir les meilleures performances et efficacité de votre moteur.
- **Technologie True Power** avec moins de 5 % de distorsion harmonique totale (THD) pour alimenter en toute sécurité les équipements électroniques sensibles de votre maison.
- **L'arrêt à basse pression d'huile** protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Grand réservoir de carburant** avec indicateur de niveau de carburant intégré procure durabilité et durée de fonctionnement prolongé.
- **Socle tubulaire en acier renforcé de 3,2 cm (1 ¼ po)** pour plus de durabilité et de résistance.
- **Compteur d'heures** compile les intervalles d'entretien.
- **Roues increvables ultra robustes** pour une portabilité fiable.
- **Démarrateur électrique**, batterie incluse, fourni un démarrage sans souci.



Sortie nominale CA en watts de fonctionnement 15 500
Sortie maximale CA watts de démarrage 19 300

Panneau de contrôle 49 États

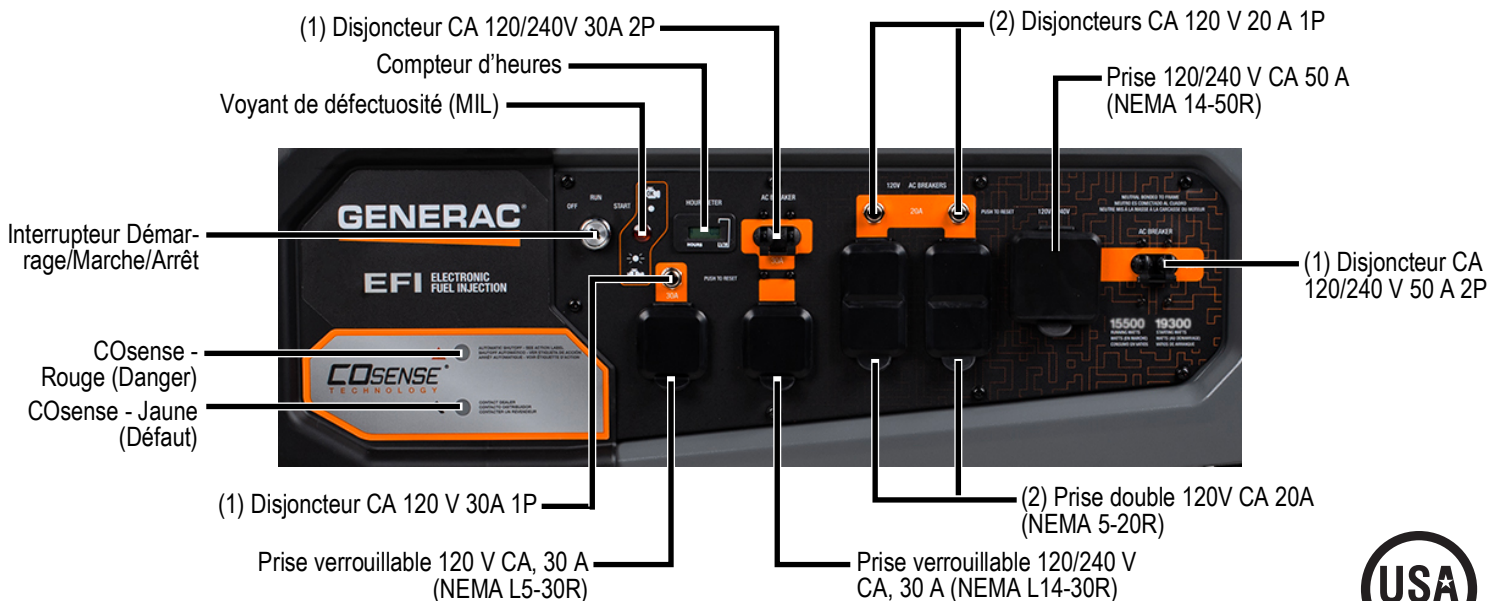

*Assembled in the USA using domestic and foreign parts

GP15500EFI

Spécifications

Série de produit	GP15500EFI
Modèle (Configuration)	7705-0 (EPA/49 États)
Sortie nominale CA en watts de fonctionnement	15 500
Sortie maximale CA en watts de démarrage du moteur	19 300
Tension nominale CA	120/240 V c.a.
Fréquence nominale CA	60 Hz
Nominal d'intensité V c.a.	64,5 /129
Cylindrée du moteur	816 cc
Type de moteur	OHVI
Tr/min moteur	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE30
Contenance du réservoir d'huile litre (pte)	Avec changement de filtre : 2,1 (2,2) Sans changement de filtre : 1,95 (2,0)
Méthode de lubrification	Pompe à huile
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Méthode de démarrage	Électrique
Système d'arrêt pour bas niveau d'huile	Basse pression

Batterie incluse	Oui
Type de batterie	Groupe U1
No pièce batterie	N/D (Les batteries de rechange doivent être achetées localement)
Dimensions de la batterie	Groupe U1 a une taille de boîtier standard
Neutre relié à la terre	Oui - Neutre lié au châssis
Type d'interrupteur de démarrage	Interrupteur Démarrage/Marche/Arrêt
Emplacement de l'interrupteur	Sur le panneau de commande
Jauge de carburant	Intégrée au réservoir
Capacité du réservoir à essence L (gal)	54,0 (14,2)
Durée de fonctionnement à charge 50% (heures)	11
Style de poignée	Rabattable, verrouillable
Type de roue	Pneus increvables de 25,4 cm (12 po)
Garantie - résidentielle	Limitée de 3 ans
Garantie - commerciale	Limitée de 2 ans

Dimensions et poids

Longueur mm (po)	1485 (58,5)
Largeur mm (po)	785,5 (30,9)
Hauteur mm (po)	928,1 (36,5)
Longueur du carton mm (po)	1016 (40)
Largeur du carton mm (po)	685,8 (27)
Hauteur du carton mm (po)	958,2 (37,7)
Poids de l'unité kg (lb)	191 (420)
Poids d'expédition kg (lb)	204 (450)

