

GP15500EFI

SERIE GP
Comercial/Residencial
Generadores portátiles

Modelo 7705-0 UPC: 696471083705
(EPA/49 Estados)


Características

- **Tecnología COsense®** – SE DETIENE, ALERTA, PROTEGE. Protección potente contra el peligroso monóxido de carbono.
- **El motor 816cc EFI de Generac** proporciona la cantidad adecuada de potencia para obtener el mejor rendimiento y eficiencia de su motor.
- **Tecnología True Power**, con menos de <5% de distorsión armónica total (DAT) para proporcionar energía de forma segura a los equipos electrónicos sensibles de su casa.
- **Apagado automático con nivel bajo de aceite** protege automáticamente el motor contra daños.
- **Tanque de combustible de grand capacidad** con medidor de combustible incorporado que brinda durabilidad y tiempo de uso prolongado.
- **Marco de tubo de acero endurecido de 1 ¼ pulg.** para mayor durabilidad y resistencia.
- **Contador de horas** que lleva la cuenta de los intervalos de mantenimiento.
- **Ruedas resistentes que nunca se desinflan** para permitir un fácil transporte.
- **Arranque eléctrico**, se incluye la batería, proporciona un arranque sin complicaciones.



Salida nominal de CA de 15,500 vatios de funcionamiento
Salida máxima de CA de 19,300 vatios de arranque

Panel de control de 49 estados

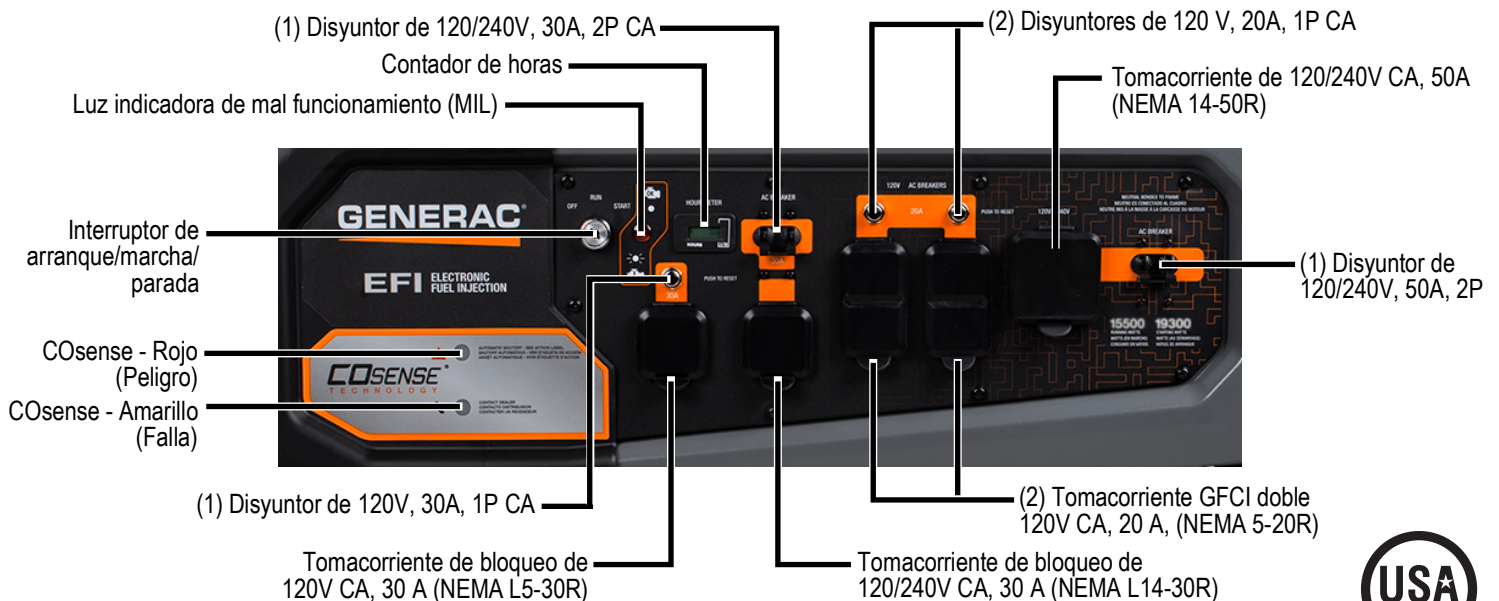

*Assembled in the USA using domestic and foreign parts

GP15500EFI

Especificaciones

Serie del producto	GP15500EFI
Modelo (Configuración)	7705-0 (EPA/49 Estados)
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	15,500
Vatios de arranque del motor de salida máxima de CA	19,300
Voltaje nominal de CA	120/240 VCA
Frecuencia nominal de CA	60 Hz
Amperaje nominal de VCA	64.5/ 129
Desplazamiento del motor	816cc
Tipo de motor	OHVI
RPM del motor	3,600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Capacidad de aceite L (qt)	con cambio de filtro: 2.1 (2.2) sin cambio de filtro: 1.95 (2.0)
Método de lubricación	Bomba de aceite
Regulación automática de voltaje	Sí
Método de arranque	Eléctrico
Método de desconexión por bajo nivel de aceite	Baja presión

Incluye batería	Sí
Tipo de batería	Grupo U1
N.º de pieza de la batería	No es aplicable (las baterías de reemplazo deben comprarse localmente)
Dimensiones de la batería	El grupo U1 tiene un tamaño de cajetín estándar
Neutro conectado a tierra	Sí - Neutro conectada a la estructura
Tipo de interruptor de encendido	Interruptor de apagado/marcha/encendido
Ubicación del interruptor	En el panel de control
Medidor de combustible	Tanque incorporado
Capacidad del tanque de combustible L (gal)	54.0 (14.2)
Tiempo de funcionamiento a 50 % de carga (horas)	11
Tipo de manija	Plegable, bloqueable
Tipo de rueda	Ruedas macizas de 25 cm (12 pulg.) que nunca se desinflan
Garantía-Residencial	3 años limitada
Garantía-Comercial	2 años limitada

Dimensiones y pesos

Largo mm (pulg.)	1,485 (58.5)
Ancho mm (pulg.)	785.5 (30.9)
Alto mm (pulg.)	928.1 (36.5)
Largo de la caja mm (pulg.)	1,016 (40)
Ancho de la caja mm (pulg.)	685.8 (27)
Alto de la caja mm (pulg.)	958.2 (37.7)
Peso de la unidad kg (lb)	191 (420)
Peso del embalaje kg (lb)	204 (450)

