

GP3600

SÉRIE GP Génératrice portable

1 / 2

Caractéristiques

- **Technologie COsense®** ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Puissante protection contre les dangers du monoxyde de carbone (sur certains modèles).
- **TECHNOLOGIE ÉVOLUÉE PowerRush™** – offre plus de 40 % de capacité de démarrage en plus pour pouvoir en faire plus avec moins.*
- **Moteur à soupapes en tête de Generac** avec graissage à barbotage pour la durabilité.
- **Arrêt pour bas niveau d'huile** – protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** à jauge de niveau intégrée, offrant durabilité et grande autonomie.
- **Armature en tube d'acier de 1 po** pour plus de résistance et de durabilité.
- **Robustes roues anti-crevaison** pour faciliter le transport (jeu de roues inclus).
- **Poignée repliable** pour une robuste portabilité et un rangement compact (poignée incluse).

* Augmente le courant électrique à la demande au-dessus de la puissance nominale lors du démarrage de moteurs électriques.


Modèle 7722-0 UPC : 696471086287
(50 États)

Modèle 7721-1 UPC : 696471086270
(49-États)



Puissance c.a. nominale de marche en watts 3600
Puissance c.a. nominale de démarrage en watts 4500

Tableau de commande

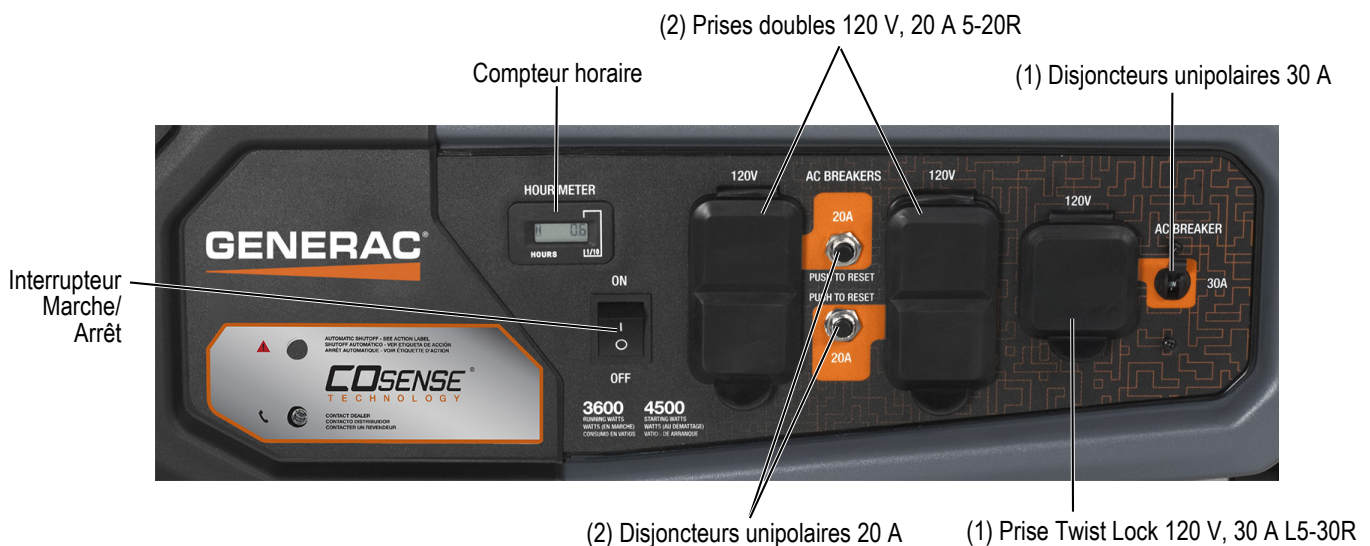

GP3600

Données techniques

Modèle (configuration)	7722-0 (50 États) 7721-1 (49 États)
Puissance c.a. nominale de marche (W)	3600
Puissance c.a. nominale de démarrage (W)	4500
Tension c.a. nominale	120 V c.a.
Fréquence c.a. nominale	60 Hz
Intensité nominale sous 120 V c.a. (A)	30
Cylindrée du moteur	212 cc
Type de moteur	Soupapes en tête
Régime du moteur (tr/min)	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité d'huile (L (pte))	0,6 (0,63)
Méthode de lubrification	Barbotage
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Emplacement du volet de départ	Sur le moteur
Coupure du carburant	Sur le réservoir
Méthode de démarrage	Lanceur à rappel
Arrêt pour bas niveau d'huile	Oui
Neutre flottant	Oui

Type de commutateur de démarrage	Marche/Arrêt
Emplacement du commutateur de démarrage	Sur le tableau de commande
Jauge de carburant	Oui
Capacité du réservoir de carburant L (gal)	14 (3,7)
Autonomie à 50 % de charge (h)	9,3
Type de poignée	Simple repliable
Type de roue	8 po anti-crevaisson
Garantie - résidentielle	Limitée 3 ans
Garantie - commerciale	Limitée 2 ans
Fourni avec	Huile moteur, entonnoir d'huile, nécessaire roues et poignée et manuel de l'utilisateur

Dimensions et poids

Longueur mm (po)	610 (24)
Largeur mm (po)	570,5 (22,5)
Hauteur mm (po)	541,5 (21,3)
Longueur déployée mm (po)	924 (36,5)
Longueur emballage mm (po)	690 (27,2)
Largeur emballage mm (po)	455 (17,9)
Hauteur emballage mm (po)	500 (19,7)
Poids unitaire kg (lb)	47,6 (105)
Poids d'expédition kg (lb)	50,8 (112)

