

GP3600

SERIE GP Generador portátil

Características

- **Tecnología COsense® DETIENE, ALERTA, SALVA.** Potente protección contra el monóxido de carbono peligroso (si se incluye).
- **TECNOLOGÍA AVANZADA PowerRush™:** Ofrece 40 % más capacidad de arranque, lo que le permite hacer más con menos.*
- **Motor OHV de Generac** con lubricación por salpicadura que proporciona una vida útil prolongada del motor.
- **Apagado por bajo nivel de aceite** que resguarda automáticamente el motor contra daños.
- **Tanque de combustible de acero de gran capacidad** con indicador de combustible incorporado que proporciona durabilidad y un tiempo de funcionamiento prolongado.
- **Soporte de tubo de acero de 1 pulg.** para una mayor durabilidad y resistencia.
- **Ruedas para servicio pesado que nunca se desinflan** que permiten una portabilidad fácil (se incluye el kit de ruedas).
- **Manilla plegable** para una portabilidad resistente y un almacenamiento compacto (se incluye la manilla).

* Aumenta la corriente eléctrica a pedido, sobre la salida nominal cuando se arrancan motores eléctricos.

Modelo 7722-0 UPC: 696471086287
(50-Estado)


Modelo 7721-1 UPC: 696471086270
(49-Estado)



Salida nominal de CA de vatios
en funcionamiento 3600

Salida máxima de CA de vatios
en el arranque 4500

Panel de control

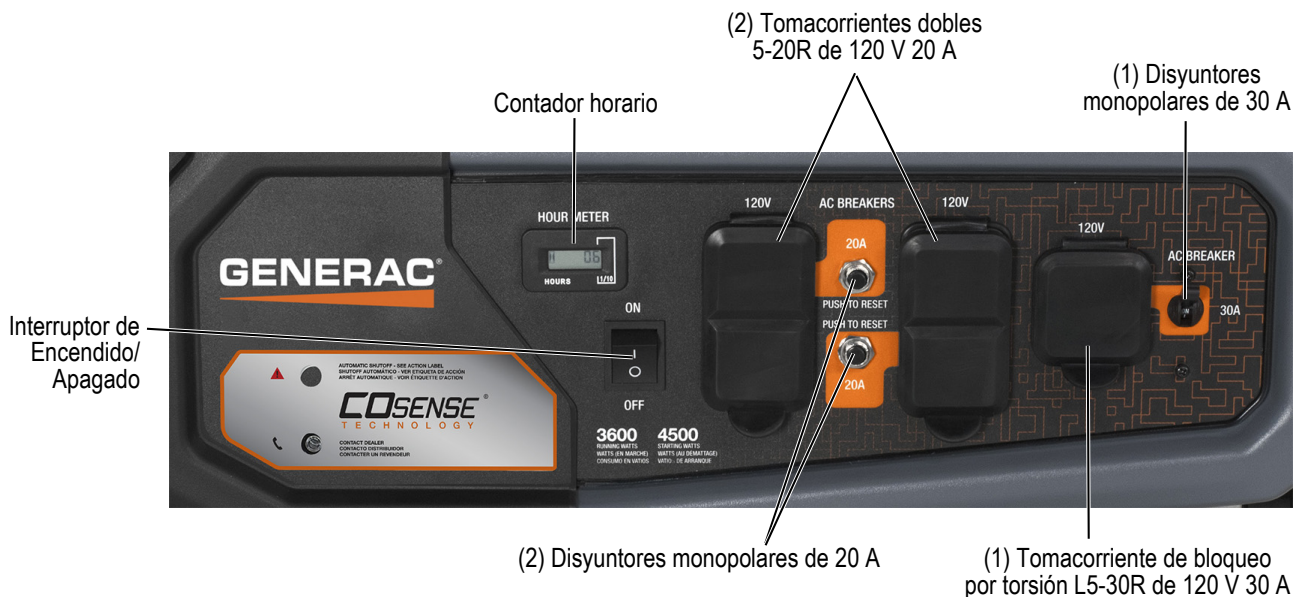

GP3600

Especificaciones

Modelo (Configuración)	7722-0 (50-Estado) 7721-1 (49-Estado)
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	3600
Salida máxima de CA de vatios en el arranque	4500
Voltaje de CA nominal	120 V CA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal de 120 V CA	30
Desplazamiento del motor	212 cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite L (qt)	0,6 (0,63)
Método de lubricación	Salpicadura
Regulación de voltaje automática (AVR)	Sí
Ubicación del estrangulador	En el motor
Corte de combustible	En el tanque de combustible
Método de arranque	Arranque con cuerda retráctil

Apagado por bajo nivel de aceite	Sí
Neutro flotante	Sí
Tipo de interruptor de arranque	Encendido/Apagado
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Indicador de combustible	Sí
Capacidad del tanque de combustible L (gal)	14 (3,7)
Tiempo de funcionamiento al 50 % (horas)	9,3
Estilo de manilla	Plegado simple
Tipo de rueda	8 pulg. nunca se desinflan
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Garantía - Comercial	Limitada de 2 años
Se incluye	Aceite del motor, embudo de aceite, kit de manilla y de rueda, y manual del propietario

Dimensiones y peso

Longitud mm (pulg.)	610 (24)
Ancho mm (pulg.)	570,5 (22,5)
Altura mm (pulg.)	541,5 (21,3)
Longitud extendida mm (pulg.)	924 (36,5)
Longitud de la caja mm (pulg.)	690 (27,2)
Ancho de la caja mm (pulg.)	455 (17,9)
Altura de la caja mm (pulg.)	500 (19,7)
Peso de la unidad kg (lb)	47,6 (105)
Peso de envío kg (lb)	50,8 (112)

