

GP8000E

SERIE GP Generador portátil

1 de 2

Modelo G008929-0 UPC: 696471104172
(50 Estados)


Características

- **12 horas de tiempo de funcionamiento** cuando funciona con gasolina y se usa 50 % de la potencia.
- **Arranque eléctrico fácil de usar:** El interruptor basculante proporciona arranques confiables y sin problemas (batería incluida).
- **Motor OHV con eficiencia de combustible:** El motor OHV de 420 cc con tecnología EFI optimiza la eficiencia de combustible y requiere menos mantenimiento.
- **Kit de manilla y ruedas:** Se incluye un kit de manilla ergonómica y ruedas que nunca se desinflan para mejorar la portabilidad.
- **Soporte de tubo de acero de 1 ¼ de pulg.** para una mayor durabilidad y resistencia.
- **Tomacorrientes cubiertos** que proporcionan protección adicional contra las condiciones ambientales y las condiciones de trabajo difíciles.
- **Desconexión por bajo nivel de aceite** que resguarda automáticamente el motor contra daños.
- **Tecnología COsense®:** DETIENE, ALERTA, SALVA. Potente protección contra el monóxido de carbono peligroso.
- **Compatible con interruptor de transferencia manual HomeLink™** diseñado para trabajar con los interruptores de transferencia manual HomeLink™ para obtener alimentación de reserva segura para el hogar.



Vatios de funcionamiento 8.000
Vatios de arranque 10.000

Panel de control

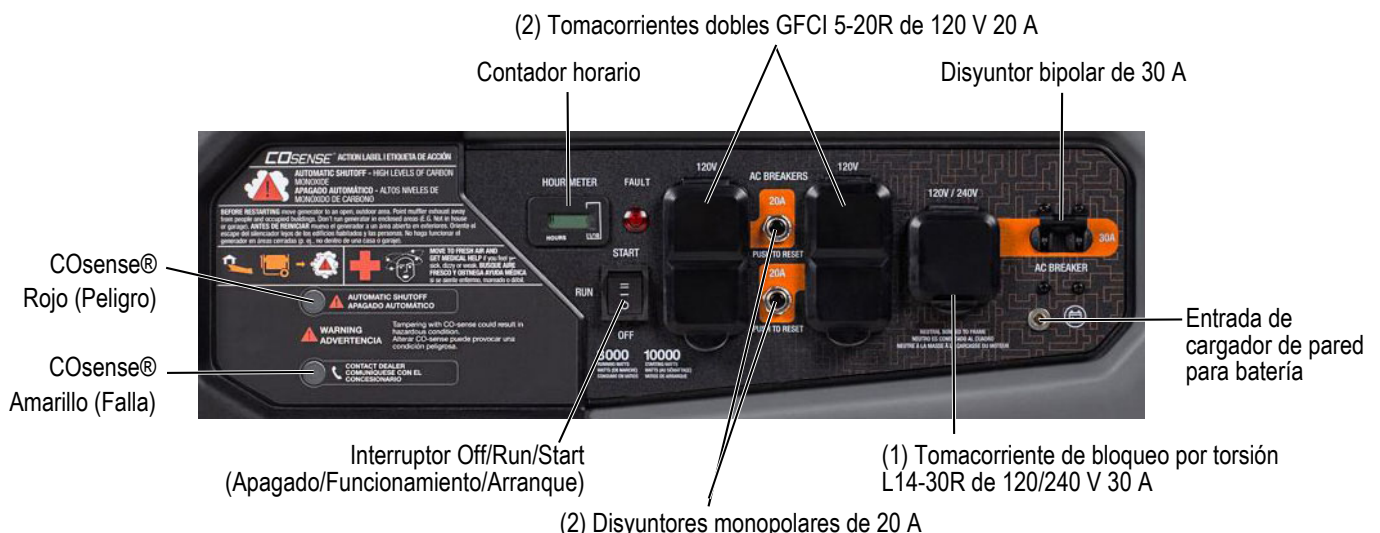

GP8000E

Especificaciones

Serie del producto	GP8000E
Número de modelo	8929-0
Configuración	50 Estados
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	8.000
Salida máxima de CA de vatios en el arranque	10.000
Voltaje de CA nominal	120/240 V CA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal de 120/240 V CA	66,6/33,3
Desplazamiento del motor	420 cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	3.600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite L (qt)	1,0 (1,06)
Método de lubricación	Salpicadura
Regulación de voltaje automática (AVR)	Sí
Método de arranque	Arranque eléctrico / Arranque retráctil
Batería incluida	Sí
Tipo de batería	Plomo-ácido (12 V CC, 9 Ah)
N.º de pieza de la batería	A0006353770

Dimensiones de la batería	151 mm X 65 mm X 94 mm (5,94" X 2,56" X 3,70")
Adaptador de cargador de pared para batería	Incluido
Desconexión por bajo nivel de aceite	Sí
Punto neutro unido a conexión a tierra	Sí
Tipo de interruptor de arranque	Off/Run/Start (Apagado/Funcionamiento/Arranque)
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Indicador de combustible	Sí
Capacidad del tanque de combustible L (gal)	29,9 (7,9)
Tiempo de funcionamiento al 25 % (horas)	15,5
Tiempo de funcionamiento al 50 % (horas)	12
Estilo de manilla	Agarre doble, plegado simple con pasador de bloqueo
Tipo de rueda	9,5 pulg. nunca se desinflan
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Garantía - Comercial	Limitada de 2 años
Incluido	Aceite de motor, kit de manilla y rueda, batería y cargador, manual del propietario

Dimensiones y pesos

Longitud mm (pulg.)	767,8 (30,2)
Ancho mm (pulg.)	691 (27,2)
Altura mm (pulg.)	672,6 (26,5)
Longitud extendida mm (pulg.)	1.140,9 (44,9)
Longitud de la caja mm (pulg.)	720 (28,3)
Ancho de la caja mm (pulg.)	550 (21,7)
Altura de la caja mm (pulg.)	710 (28)
Peso de la unidad kg (lb)	93,3 (207)
Peso de envío kg (lb)	99,8 (220)

