

iQ5200DF

Generador inversor SERIE iQ

Características

- **Combustible doble:** funciona con gasolina o combustible de propano líquido para su comodidad.
- **9 horas de tiempo de funcionamiento** cuando funciona con gasolina y 11 horas de funcionamiento con un tanque de propano líquido de 9 kg (20 lb) cuando se usa 50% de la potencia.
- **Arranque eléctrico fácil de usar:** el arranque con botón pulsador proporciona arranques confiables y sin problemas con estrangulador automático (batería incluida).
- **Funcionamiento silencioso:** carcasa completamente cerrada que reduce los niveles de ruido.
- **Pantalla LED inteligente:** vea de manera clara y precisa la potencia de salida y el consumo de combustible.
- **Ideal para el trabajo o la diversión:** el gabinete duradero, la energía limpia del inversor y la portabilidad fácil hacen que este generador sea ideal para lugares de trabajo o actividades recreativas.
- **Seguro para dispositivos electrónicos:** ofrece una energía limpia y estable para dispositivos electrónicos, herramientas, artefactos y equipos sensibles.
- **Interruptor de ahorro:** reduce el ruido y el consumo de combustible cuando está ENCENDIDO, aumenta los vatios de arranque cuando está APAGADO.
- **Tomacorrientes cubiertos** que proporcionan protección adicional contra las condiciones ambientales y las condiciones de trabajo difíciles.
- **Puertos USB:** cargue dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas.
- **Tecnología COsense®:** DETIENE, ALERTA, SALVA. Potente protección contra el monóxido de carbono peligroso.
- **Compatibilidad con paralelo:** conecte dos generadores inversores iQ5200 DF para obtener el doble de potencia (el kit de conexión en paralelo n.º 7668 se vende por separado).

Modelo G0089450 UPC: 696471103786 (49 State)

Modelo G0089470 UPC: 696471104509 (50 State)



Vatios de funcionamiento / Vatios de arranque


3900 / 5200 (gas)

3500 / 4700 (propano)



Modelo 7668-0 UPC: 696471073102

Panel de control

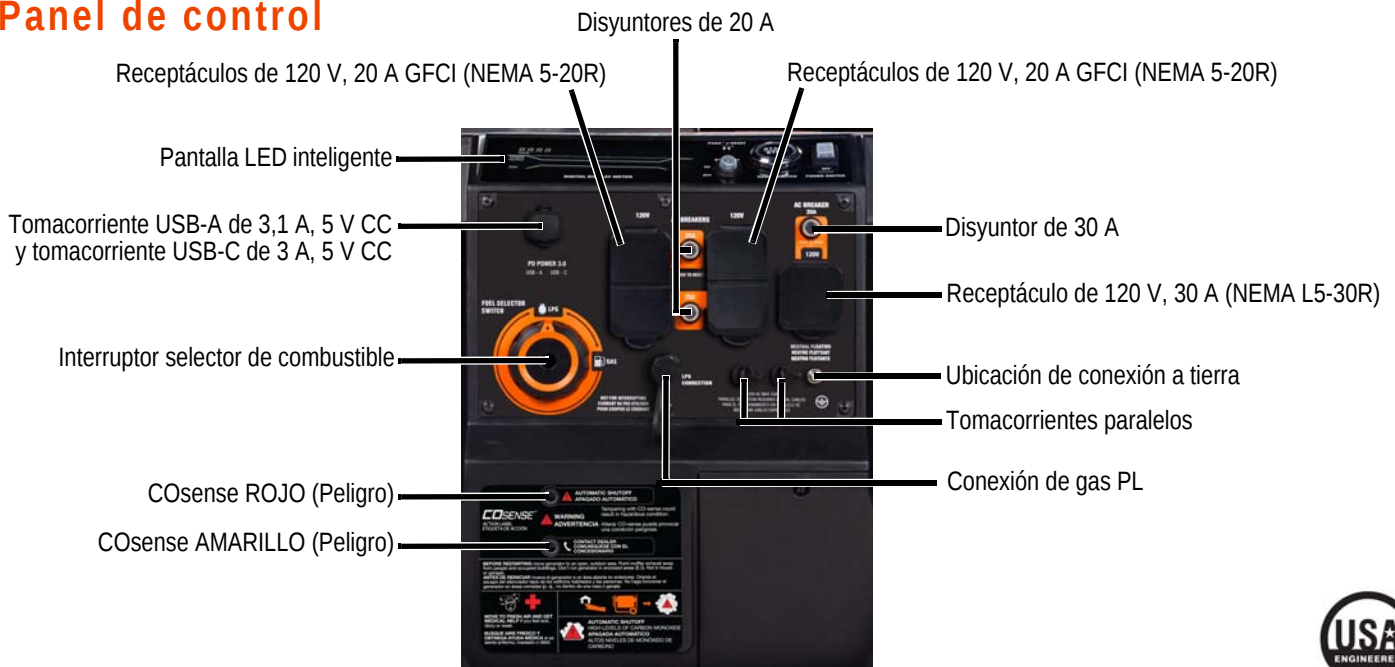

iQ5200DF

Especificaciones

Serie del producto	iQ5200DF
Número de modelo (Configuración)	G0089450 (iQ5200 49ST) G0089470 (iQ5200 50ST)
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	3900 (gasolina) / 3500 (PL)
Salida máxima de CA de vatios en el arranque	5200 (gasolina) / 4700 (PL)
Voltaje de CA nominal	120 V CA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal de 120 V CA	32.5 (gas) / 29.2 (propano líquido)
Desplazamiento del motor	223 cc
Tipo de motor	OHV
RPM del motor	Variable
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite L (qt)	0.6 (0.6)
Método de lubricación	Salpicadura
Distorsión armónica total	< 3 % (seguro para dispositivos electrónicos sensibles)
Ubicación de estrangulación	Estrangulador automático
Selección de combustible	En el panel de control
Método de arranque	Arranque eléctrico / Arranque retráctil
Batería incluida	Sí

Tipo de batería	Plomo-ácido (12 V CC, 6 Ah)
N.º de pieza de la batería	10000038386
Dimensiones de la batería	114 mm X 71 mm X 132 mm (4.5" X 2.8" X 5.2")
Desconexión por bajo nivel de aceite	Sí
Punto neutro unido a conexión a tierra	Sí
Tipo de interruptor de arranque	Botón pulsador
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Capacidad del tanque de combustible L (gal EE. UU.)	12 (3.2)
Tiempo de funcionamiento al 50 % de la carga nominal (horas)‡	9 (gasolina) / 11 (tanque de PL de 9 kg [20 lb])
Tiempo de funcionamiento al 25 % de la carga nominal (horas)‡	15 (gasolina) / 20 (tanque de PL de 9 kg [20 lb])
Garantía - Residencial	Limitada de 3 años
Garantía - Comercial	Limitada de 2 años
Incluido	Aceite de motor, embudo para aceite, batería, kit de herramientas y manual del propietario, manguera de propano
Modo de ahorro	Sí

Dimensiones y pesos

iQ5200DF	
Longitud extendida mm (pulg.)	944 (37.2)
Longitud mm (pulg.)	625 (24.6)
Ancho mm (pulg.)	515 (20.3)
Altura extendida pulg. (mm)	594 (23.4)
Altura mm (pulg.)	572 (22.5)
Longitud de la caja mm (pulg.)	655 (25.8)
Ancho de la caja mm (pulg.)	570 (22.4)
Altura de la caja mm (pulg.)	615 (24.2)
Peso de la unidad kg (lb)	50.3 (111) 49/50ST
Peso de envío kg (lb)	57.1 (126) 49/50ST

